

DMC-M* 82 * *-01

Materials: Alliage d'aluminium et inox
 Aluminium alloy and stainless steel



Protection: Rien
 Nothing
 (3) W W
 - Nickel noir
 - Black nickel
 - Cadmium vert olive
 - Olive drab cadmium

Boitier: Rien
 Nothing
 (1) D D
 - Non durci
 - Not shielded
 - Durci
 - Shielded

REFERENCE			
(1)	(2)	(3)	
DMC-M	82		01
DMC-M	82	W	01
DMC-M	82	A	01
DMC-M	82	A	W 01
DMC-M	D		01
DMC-M	D		W 01
DMC-M	D	A	01
DMC-M	D	A	W 01

c 22 02 94 Mise a jour plan
 b 27 07 93 Mise a jour plan
 a 01 02 93 Mise a jour plan

Noix de detrompage
 threaded keying

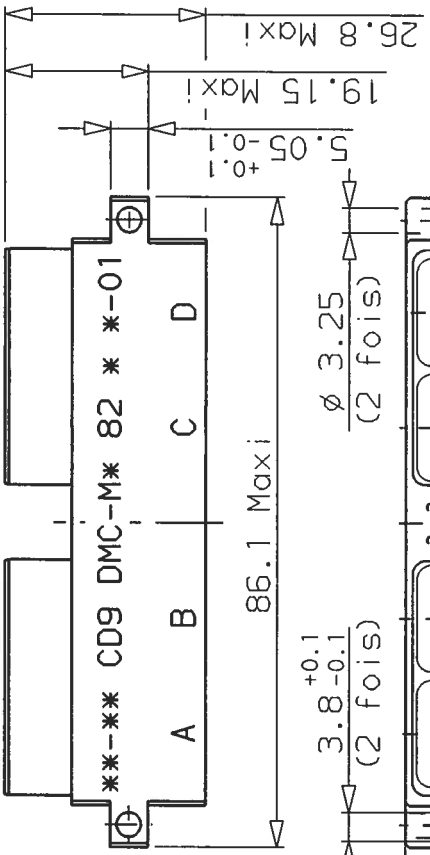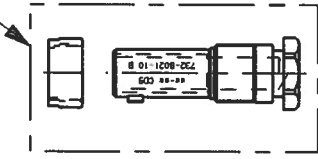


Boitier: Rien - Livre avec noix de detrompage "vis" polarise N
Shell: Nothing - Delivered with N threaded keying (732-8021-10 B)
 (2) A - Livre sans noix de detrompage "vis"
 A - Delivered without threaded keying

Perçage panneau suivant F.T.
 732-8060-**
 Masse sans la noix de detrompage
 Weight without threaded keying
 22g Maxi

SERIE DMC-M ; DMC-MD (vis)
 DATE 25 07 92 VISA
 DESIGNATION EMBASE (4 modules)
 RECEPTACLE (4 modules)
 REF : DMC-M* 82 * *-01 (1)
 (2) (3)

 ORIGINE : DE 89066



17, rue LAVOISIER
 27000 EVREUX

FICHE TECHNIQUE