

EKM-2050-2D1-5S-6/AS-E1
Art.Nr.: CS0525-000 (JOR-88514)



Übergangs- und Sicherungskästen EKM 2050 nach DIN / VDE 0660 T. 505 - mit VDE-Zeichen

Ausführung SK (für Masteinbau)

für Mast- Innen- \varnothing ab 89 mm, für Türgröße ab 85 x 270 mm

mit Kompakt- Einbaublock bestehend aus:

2 Stück Sicherungssockel 16 A / D01-E14, 2 Stück Schraubkappen E 14

2 Stück Sicherungspatronen und Paßhülsen 6 A / E 14

5 Stück Schiebeklemmen, Netzform: (N), L1, L2, <L3>, PE(N)

Schienenverbindung (Messing- Schienen, vernickelt)

vollisolierte PE- und N- Abgangsklemmen

transparenter Deckel mit Schnappverschluß, Berührungsschutz

Schutzklasse II, Schutzart IP 54

vormontiertes Erdungsseil, 10 mm², grün/gelb 400 mm lang,

mit unverlierbarer Schraube M 8 x 12

2 Stück Mastbefestigungsschrauben M 6 x 12





verlängerter Aderverzweigungsraum (80 mm)

Zugang: Kabelschelle für 2 Kabel bis 4 x 25 mm² oder 3 Kabel bis 5 x 16 mm²

Abgang: 2 Stück Abgangsstüben

Verpackt a. 1 Stück im Karton

Schaltbild:

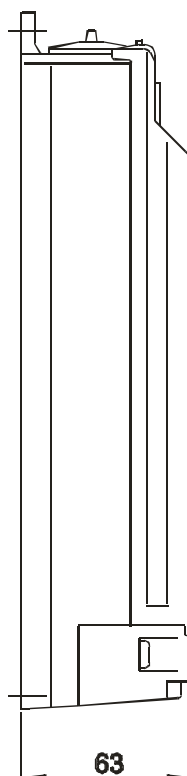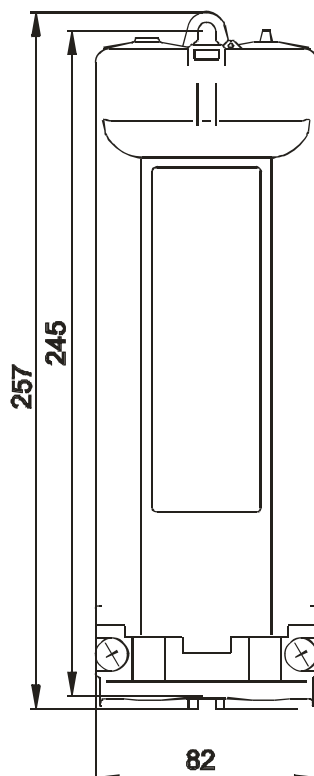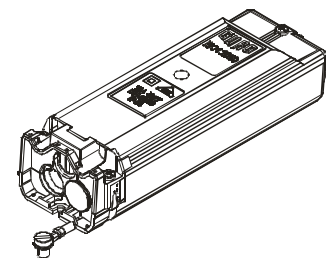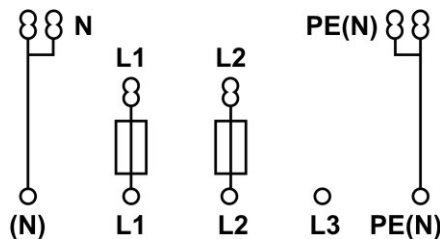

Kabelzugang

