


HDMI Type E Connector

HDMI Type E Connector

車載用映像機器の入出力インターフェースに最適なHDMI Type Eコネクタ&ハーネス
HDMI Type E connectors and harnesses perfect for the input-output interface of automotive video equipment

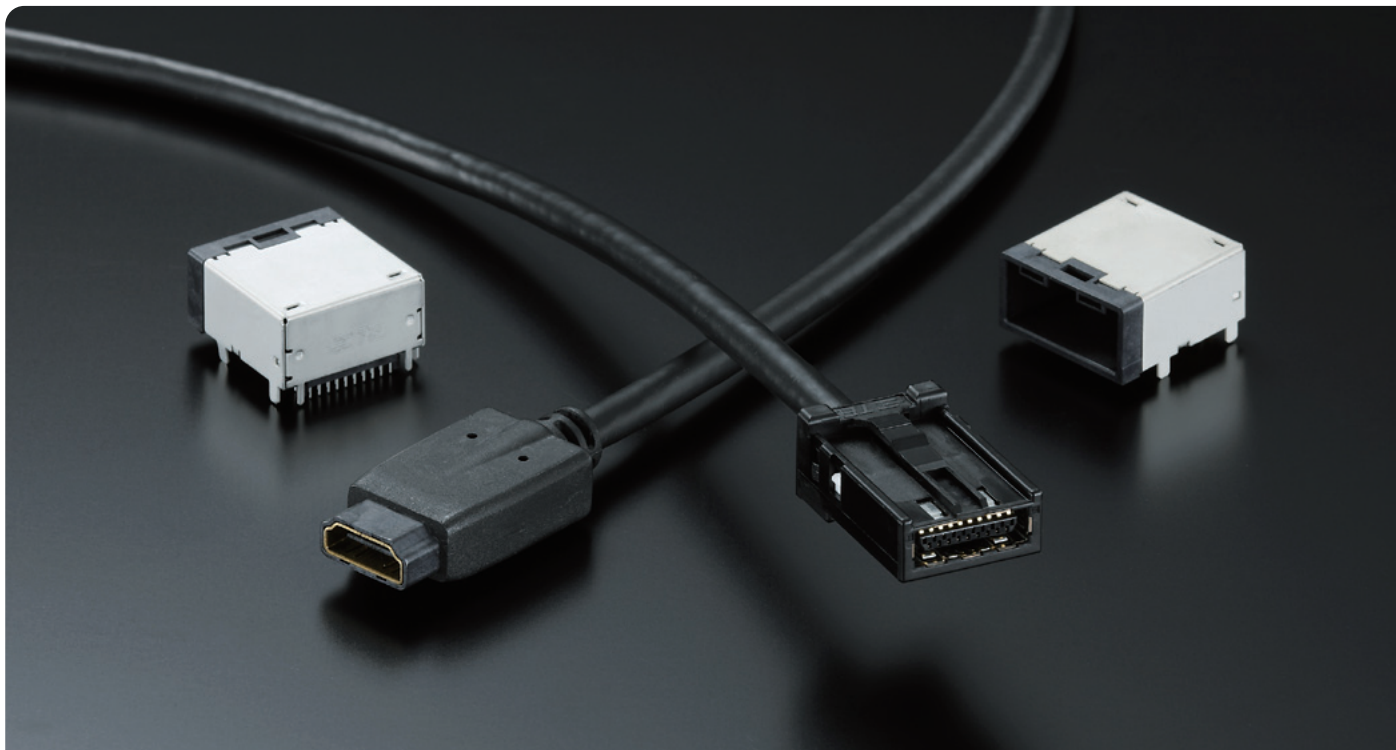

■コネクタ奥行き 27mmのコンパクトサイズ

スマートデバイスとの接続に最適な車載用HDMIコネクタ。
その奥行きを27mmにコンパクト化し、わずかなスペースにも設置できるようにしました。

■リフロー実装対応

フロー実装はもちろん、リフロー実装にも対応。
表面実装部品との同時実装ができ、実装プロセスの工数削減に貢献できます。

■HDMI規格 Ver.1.4a 準拠ハーネスアセンブリも用意

Type E-Type E、ならびにType A-Type E車載用ハーネスも対応可能。
HDMI 1.4aに準拠しており、優れた耐振性能など、自動車業界から高い評価を得ています。

These are the perfect automotive HDMI connectors for connecting to smart devices. Their profiles have been scaled down to 27 mm to allow installation in even the tiniest of spaces. They are also suitable for the connection terminals of automotive video equipment, and because of the reduction of the circuit board footprint, they allow for smaller and more lightweight products. Additionally, these can be reflow mounted, which can help reduce the workload of the mounting process. Both Type E-Type E and Type A-Type E automotive harnesses are in the lineup. The connectors and harnesses comply with HDMI 1.4a, have superior vibration resistance, and are held in high regard in the auto industry.

その他の特長 Other Features

- HDMI 認証取得済
- RoHS 対応

スペック Specifications

製品規格	108-78937 (Type Eコネクタ) 108-32062 (Type Aコネクタ) 108-140026 (ハーネス)
取扱説明書	408-78075

Part Numbers

2138755-1 (Type Eヘッダー)

※ハーネスについては弊社営業担当までお問い合わせください。

製品仕様 Performance Specifications

定格温度	-40~100℃
機械特性	コネクタ嵌合回数 10回 コネクタロック強度 100N以上 コネクタ挿抜力 70N以下
伝送特性	HDMI 1.4b 準拠 最大ケーブル長 5m
ケーブル特性	UL STYLE 21149, VW-1

お問い合わせ先



自動車事業本部

☎ 044-844-8050 (+81-44-844-8050)

✉ contact_auto_jp@te.com