


# 速結式電線中継 1ピースコネクタ・クールスパイス

## CoolSplice Wire to Wire Connector

電線被覆を剥かずにそのまま結線できる超簡易1ピース防水中継コネクタ

A Super Simple, One-piece Waterproof Wire to Wire Connector That Can Connect Wires Directly, Without Stripping the Wire Covering

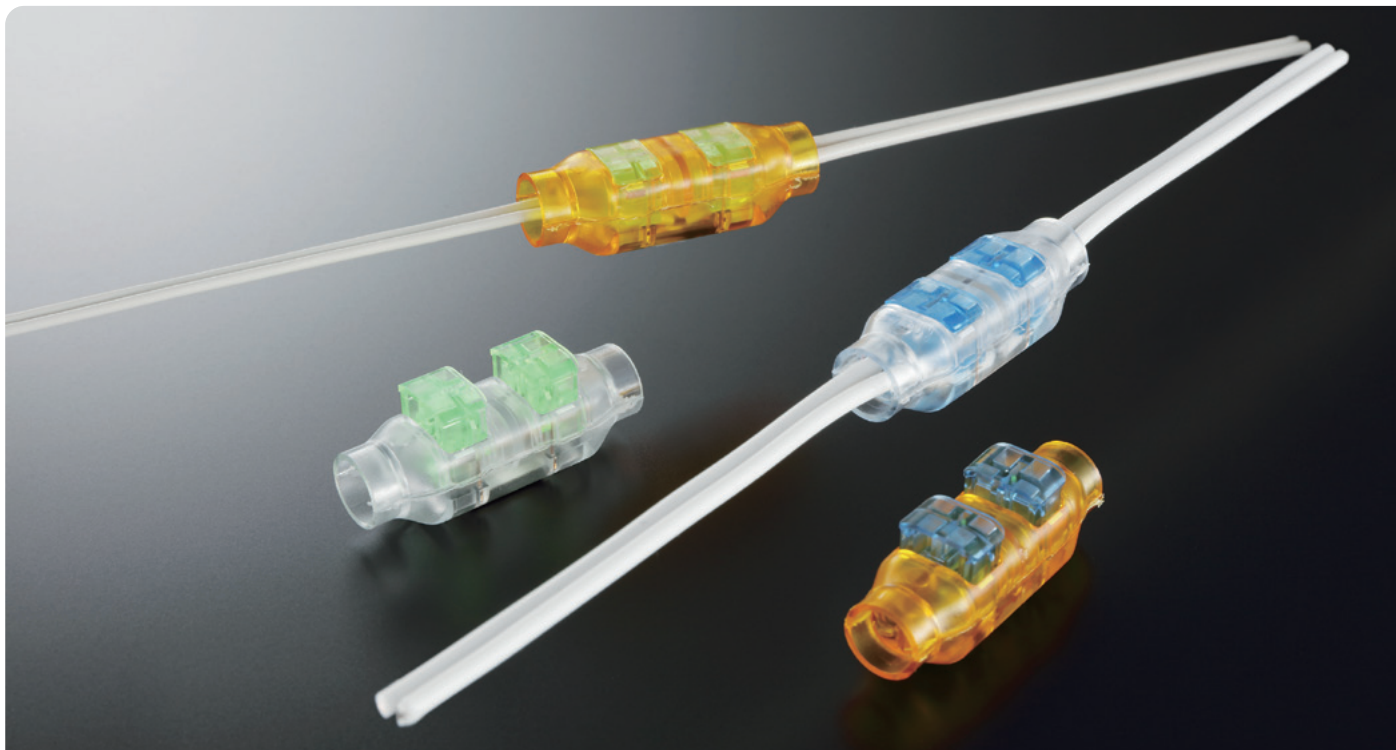

### ■ 被覆を剥かずに電線を挿入してワンプッシュで結線

必要な長さに切断した電線をセットし、プライヤでボタンをワンプッシュするだけの超簡単結線。専用工具は不要です。施工現場でケーブルを測長し、結線する場合に最適です。

### ■ 防水ジェルを採用したシンプルかつユニークな防水機能

結線と同時に電線とコンタクトの接触箇所をシリコン系防水ジェルで保護。外部からの水分の浸入を防ぎます。単純な構造と高い防塵防水性能 (IP65/67) を両立させました。

### ■ 単線・撚り線を問わず、0.3から0.75sqの電線に対応

適用電線は0.3から0.75sqの幅広い範囲に対応。単線・撚り線のどちらにも使用できます。またコネクタハウジングの色で太径用 (0.75sq) と細径用 (0.3~0.5sq) の識別が可能。結線不良を防ぐとともに迅速な現場結線をサポートします。

Wiring work is made ultra-easy by simply inserting the wires cut to the required size and pressing the buttons with pliers. After measuring the lengths of cables onsite, CoolSplice Wire to Wire Connectors are perfect for all applications necessary in wiring work. While doing wiring work, the point where the wires and contact meet is protected by a waterproof silicone gel. The waterproof silicone gel prevents the penetration of liquids from the outside, achieving a simple and one-of-a-kind water and dust resistance that is highly reliable. A wide range of applicable wires is supported, from 0.3 to 0.75 sq. Both single wires and twisted wires can be used. Moreover, rapid onsite connections are streamlined by the ability to identify those connectors for small diameters (0.3 to 0.5 sq) from those for large diameters (0.75 sq) by the color of the connector housing.

#### その他の特長 | Other Features

- 中継する電線を片側ずつ結線でき、作業性を向上
- 透明なコネクタハウジングにより、結線状態の目視確認が可能
- 2芯キャブタイヤケーブルにも適用可能
- 各種安全規格に準拠 (UL1977, IEC 60998)

#### Part Numbers

非防水	太径用	293545-1
	細径用	293545-3
防水 (IP67)	太径用	293545-2
	細径用	293545-4

#### 製品仕様 | Performance Specifications

最大定格電圧/電流	非防水	AC 230V/2.5Aまたは AC 50V/DC 120V/5.0A
	防水	AC 50V/5.0A
耐電圧		AC 2000V
動作温度		-40~85℃

#### スペック | Specifications

製品規格	108-19419
取付適用規格	114-19136

#### お問い合わせ先

 インダストリアル事業部  
☎ 044-844-8181 (+81-44-844-8181)  
✉ kato.hirokazu@te.com