


AT-300 電動圧着機

AT-300 ELECTRIC BENCHTOP TERMINATOR

操作性に優れたコンパクトでパワフルな卓上型のAT-300 電動圧着機
Powerful AT-300 Electric Benchtop Terminator Is Compact with Excellent Operability

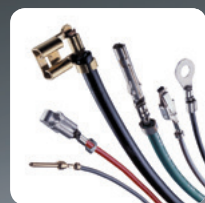

高い汎用性を備えた卓上型電動圧着機

ヘッドを交換することでSDE、ERGOCRIMP、CERTI-CRIMP IIなど、オープンバレルの端子を含むさまざまな種類のダイスが使えます。また、多くのダイスは複数のキャビティを備えており、多様なサイズのワイヤ/端子に対応できます。最大で10AWGの圧着も可能です。

扱いやすく、作業効率もアップ

バネ式の端子保持部を採用しており、ワイヤの挿入前に端子をあらかじめ保持でき、正確な位置にセットできます。ヘッドのセットアップも簡単で、最小限のトレーニングで作業を開始できます。

サイクルカウンタを装備

操作回数はデジタルサイクルカウンタに記録されており、作業履歴やメンテナンス計画に役立てることができます。

The AT-300 is compatible with many types of dies, such as SDE, ERGOCRIMP, and CERTI-CRIMP II, including open-barrel terminals, just by changing heads. There are many die sets that have multiple cavities. They can handle a variety of sizes of wires and terminals. Crimping can be done up to 10 AWG. The AT-300 is equipped with a spring-loaded terminal gripper for excellent operability. The terminal is gripped prior to inserting the wire to ensure precise positioning. In addition, the operating conditions are recorded on a digital counter, which can be useful for tracking operations for maintenance planning.

その他の特長

Other Features

- 専用工具を使わずにヘッド交換ができ、作業も簡単
- EU認可済み
- CE認可済み

Part Numbers

539630-2

製品仕様

Performance Specifications

電圧	230V or 115V AC
圧着力	max 15kN (3372lbf)
ノイズレベル	62dB (A)
外形寸法	495 (W) × 320 (D) × 240 (H) mm
重量	17kg

お問い合わせ先



Application Tooling

☎ 044-900-5026 (+81-44-900-5026)

✉ jp_tool@te.com